
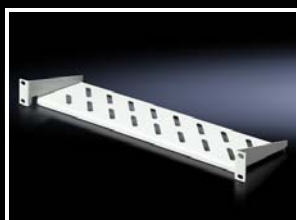


# Innenausbau

## Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

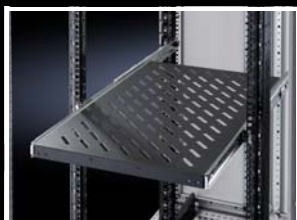

### Geräteboden, Festeinbau

#### 482,6 mm (19"), tiefenvariabel für TS-IT

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

- Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Lackiert

#### Farbe:

- RAL 9005

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Ebenenabstand mm	Belastbarkeit statisch kg	Höhe HE	VE	Best.-Nr.
400 – 600	50	½	1 Satz	<b>5501.655</b>
600 – 900	50	½	1 Satz	<b>5501.665</b>
400 – 600	100	1	1 Satz	<b>5501.695</b>
600 – 900	100	1	1 Satz	<b>5501.705</b>

### Geräteboden, ausziehbar

#### 482,6 mm (19") für TS-IT

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

- Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
- Selbstsichernd
- Vollauszug

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Lackiert

#### Farbe:

- RAL 9005

#### Lieferumfang:

- Geräteboden, gelocht
- Teleskopschiene mit Einbausatz
- Inkl. Befestigungsmaterial

Ebenenabstand mm	Belastbarkeit statisch kg	Höhe HE	Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
400 – 600	50	1	500	1 Satz	<b>5501.675</b>
600 – 900	50	1	700	1 Satz	<b>5501.685</b>
400 – 600	100	1½	500	1 Satz	<b>5501.715</b>
600 – 900	100	1½	700	1 Satz	<b>5501.725</b>

#### + Zubehör:

- Griff für Geräteboden 5501.730, siehe Seite 633

### Geräteboden 1 HE, Festeinbau

#### 482,6 mm (19") für 19"-Systemlochung

Die ideale Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs in zölligen oder metrischen Ebenen.

#### Belastbarkeit:

- 10 kg Flächenlast, statisch

#### Material:

- Stahlblech

#### Farbe:

- RAL 7035

#### Hinweis:

- Die Kombination mit Server-Teleskopschienen ist nicht möglich
- Freie Ausbauhöhe innerhalb der HE ca. 35 mm

Gerätebodentiefe mm	Best.-Nr.
140	<b>7119.140</b>

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Käfigmuttern, siehe Seite 624
- Schrauben, siehe Seite 625