


Netzwerk-/Serverschränke TS-IT

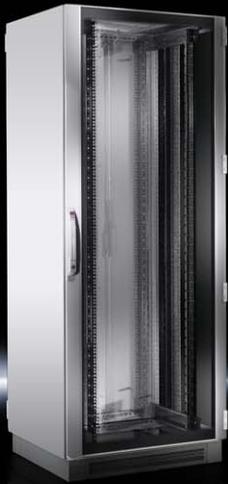

IT-Power Seite 387 Systemausbau Seite 507 Monitoring Seite 445 Klimatisierung Seite 307

Material:

- Stahlblech
- Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm

Oberfläche:

- Schrankgerüst: tauchgrundiert
- Innenausbau: grundiert
- Türen und Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert

Farbe:

- Gehäuserahmen und Flachteile: RAL 7035
- Innenausbau: RAL 9005

Belastbarkeit der 19"-Ebenen:

- 15000 N

Lieferumfang:

- Schrankgerüst TS 8 mit Türen und Dachblech
- Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.

Hinweis:

- Je nach Art und Ort der Aufstellung kann die Türöffnung in der konkreten Anwendung abweichen

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

mit Sichttür für Rackklimatisierung, vormontiert

Höheneinheiten HE	VE	42	Seite
Breite mm		800	
Höhe mm		2100	
Tiefe mm		800	
Ebenenabstand vormontiert mm		545	
Best.-Nr.	1 St.	5507.150	
Produktspezifischer Lieferumfang			
Aluminium-Sichttür vorne, 180°-Scharniere	1 St.	■	
Stahlblechtür hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere	1 St.	■	
Verschluss vorne und hinten: Komfortgriff für Profilhalbzylinder und Sicherheitsschließung 3524 E	1 St.	■	
Zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsprofile vorne und hinten variabel an Tiefenstreben mit Schnellbefestiger		■	
Dachblech, mehrteilig, abnehmbar, mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe und abgedecktem Ausbruch für Lüfterblech	1 St.	■	
Distanzstücke zur Anhebung des Lüfterdeckblech, zur passiven Belüftung (beigelegt)	4 St.	■	
Potenzialausgleich inkl. zentralem Erdungspunkt, vormontiert	1 Satz	■	
Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt)	50 St.	■	
Bodenaufnahme	2 St.	■	
Bodenmodul vorne als Sichtblende montiert	1 St.	■	
Flex-Block Sockel, 100 mm, belüftet	1 Satz	■	
Seitenwände, einteilig, abschließbar	2 St.	■	
Nivellierfüße inkl. Sockeladapterhülse (beigelegt)	1 Satz	■	
Zubehör			
Bodenbleche	1 Satz	5502.530	529
Lüfterbleche	1 St.	5502.020	437
Luftleitbleche	1 Satz	5501.815	692
Kabeltrasse	1 St.	5502.120	672
Kabelkanal	1 St.	5502.105	673
Geräteböden		ab Seite	627
Gleitschienen		ab Seite	687