


Zubehör

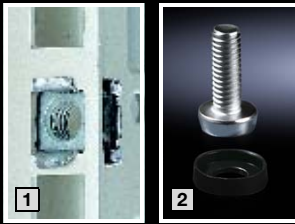

19"-Befestigungsmaterial

	VE	Best.-Nr.	HB 34, Seite	
1	Käfigmuttern M5, mit Kontaktierung	50 St.	2094.500	694
	Käfigmuttern M5, ohne Kontaktierung	50 St.	2092.500	
	Käfigmuttern M6, mit Kontaktierung	50 St.	2094.200	
	Käfigmuttern M6, ohne Kontaktierung	50 St.	2092.200	
2	Innensechsrund-Schrauben M5 x 16 mm	50 St.	7094.130	694
	Innensechsrund-Schrauben M6 x 16 mm	50 St.	7094.140	



Systemleuchten

	VE	Best.-Nr.	HB 34, Seite	
1	Leuchte 1 HE Leuchtstoffröhre 8 Watt, 230 V, 50 Hz, mit 2,5 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker	1 St.	7109.200	637
2	Kompaktleuchte Leuchtstofflampe T5, 8 Watt, 230 V, 50 Hz, mit 3 m Anschlusskabel (offenes Ende)	1 St.	4140.010	636
3	Befestigungssatz Magnet für Kompaktleuchte	2 St.	4140.000	636
4	Türpositionsschalter für Kompaktleuchte mit Anschlussleitung 600 mm	1 St.	4315.710	639
	Einbausatz für Türpositionsschalter in TE 8000	1 St.	7888.615	-
5	Steckdosenleiste, 8-fach, Schuko	1 St.	7000.630	423



Weitere Systemleuchten finden Sie im Handbuch 34, ab Seite 634