

# Systemausbau AX

## Dach



### Schutzdach

für AX

#### Einbaumöglichkeiten:

- Verklebbar ohne mechanische Bearbeitung
- Verschraubbar bei dynamischen Belastungen

#### Material:

- Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

#### Oberfläche:


- Strichschliff, Korn 240

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial


Für		H mm	Best.-Nr.
Schrankbreite mm	Schranktiefe T mm		
300	210	37	<b>2361.010</b>
380	210	37	<b>2472.010</b>
500	210	37	<b>2362.010</b>
600	210	37	<b>2473.010</b>
600	350	47	<b>2476.010</b>
760	300	43	<b>2474.010</b>
800	300	43	<b>2475.010</b>
1000	300	43	<b>2363.010</b>

Seitenansicht

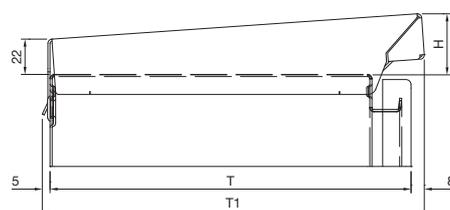


T1 = Schranktiefe T + 13 mm

Rückansicht

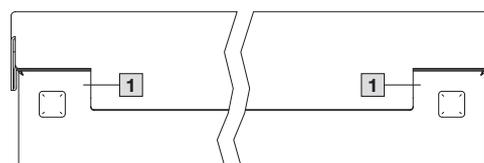

1 Aussparung für Wandbefestigungshalter

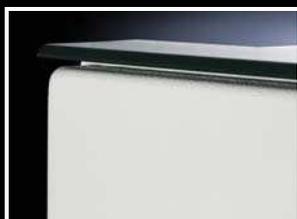

### Staubschutzleiste

für AX, KX

Zum Schutz vor Ablagerungen auf der Türoberkante und zwischen Gehäuse und Tür/Deckel. Staubschutzleiste entsprechend der Gehäusebreite ablängen. Gehäuse bohren und Leiste mit dem Klebestreifen und den Schrauben montieren.

#### Material:

- Kunststoff, UV-beständig

#### Farbe:

- Ähnlich RAL 7024

Länge mm	Best.-Nr.
1200	<b>2426.500</b>



### Transportösen

für AX

Für den Krantransport der Schaltschränke, mit Verstärkungsblech zum Unterlegen.

Gewinde: M12

#### Lieferumfang:

- Transportösen
- Verstärkungsbleche

VE	Best.-Nr.
2 St.	<b>2509.010</b>