



Befestigungs-Haltestück TS

Bietet variable Befestigungsmöglichkeiten der Montagesschiene 23 x 23 mm.
Z. B. zum Abstützen von Außenflächen oder zur Schaffung einer zusätzlichen inneren Ebene.

Material:
Zink-Druckguss

Lieferumfang:
Inkl. 24 Blechschrauben 5,5 x 13 mm.


VE	Best.-Nr. TS
24 St.	8800.370

+ Zubehör:


Schiebemuttern (Empfehlung: M6),
siehe Seite 1010.

Einbaumöglichkeiten:

- am vertikalen TS Schrankprofil
 - bündig zur Schrankaußenseite oder
 - fluchtend zur lichten Schrankbreite.

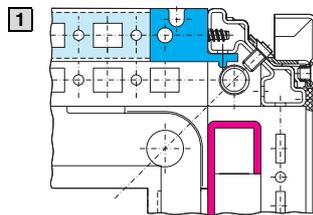


- 1** Abstützung der Außenflächen mit zwei Befestigungsmöglichkeiten:
- ohne Montageplatte (Foto)
 - mit Montageplatte (Zeichnung)

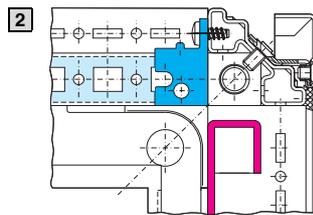


Zwei Ausbaumöglichkeiten für die innere Befestigungsebene:

- 2** Wenn keine Trennwand montiert ist.

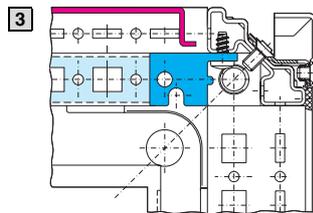

- 3** Bei montierter Trennwand ohne oder mit Montageplatte in vorgezogener Position.

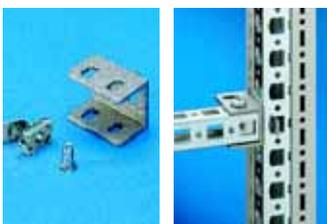

Befestigungs-Haltestück PS

Für die variable Befestigung der Montagesschiene 23 x 23 mm.

Einbaumöglichkeiten:

- Wahlweise fluchtend zur:
 - Schrankaußenseite oder
 - lichten Schrankbreite
- am vertikalen TS Schrankprofil über
 - Adapterschiene für PS-Kompatibilität, siehe Seite 997
- am horizontalen TS Schrankprofil
- an Schränken und Schienen mit Rechteck-Systemlochung 12,5 x 10,5 mm.

Material:
Zink-Druckguss

Lieferumfang:
1 Satz =
1 Befestigungs-Haltestück,
1 Schraube M6 x 12 mm,
1 Käfigmutter M6.

VE	Best.-Nr. PS
24 Satz	4182.000

! Zusätzlich wird benötigt:

Schiebemutter (Empfehlung: M6),
siehe Seite 1010.
Innensechsrund-Schrauben M6 x 12 mm,
siehe Seite 1011.