

# Kabelführung

## Flanschplatten



### Kunststoff-Kabelflanschplatten

Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.  
Temperaturbereich:  
von -40°C bis +70°C einsetzbar.


**Farbe:**  
RAL 7035

**Hinweis:**  
Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen.


Größe	VE	Best.-Nr. SZ
1	10 St.	<b>2560.000</b>
3	10 St.	<b>2561.000</b>
4	5 St.	<b>2562.000</b>
5	5 St.	<b>2563.000</b>

**Ausführung mit Vorrägung für metrische Kabelverschraubungen mit End-Nr. .010 bestellen.**


Größe 1

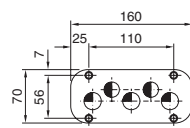


Größe 3

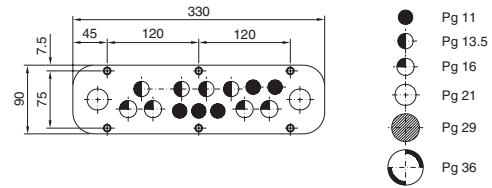

Größe 4

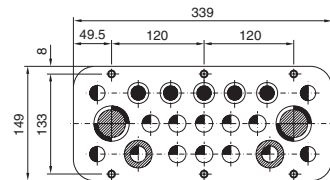

Größe 5

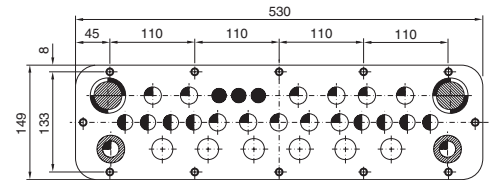

### Kunststoff-Kabelflanschplatten

Mit vorgeprägten PG-Lochungen für Kabelverschraubungen. Dichtung von Standard-Flanschplatten verwenden.  
Temperaturbereich:  
von -40°C bis +70°C einsetzbar.


**Material:**  
ABS

**Farbe:**  
RAL 7035

**Hinweis:**  
Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen.

Größe	PG	Anzahl	VE	Best.-Nr. KL
2	13,5	12	5 St.	<b>1581.000</b>
	13,5	6	5 St.	<b>1582.000</b>
	16	2		
	21	2		

**KL 1581.000**

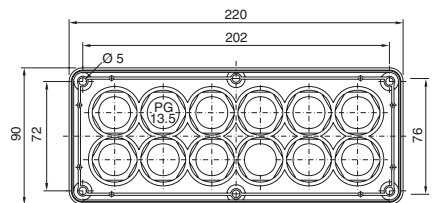

**KL 1582.000**

