

Schnittstelle Mensch/Maschine

Griffe, Anbauzubehör/Verbindungselemente



Klemmboard

Zur Fixierung von Bedienungshinweisen oder Plänen (DIN A4) in Augenhöhe.
Vorbereitet zur Montage an der rechten Seite, auf links durch Umschrauben des Klemnteils änderbar.
Zur Montage wird eine gerade Rohrlänge von ≥ 200 mm, $\varnothing 20$ mm oder $\varnothing 25$ mm benötigt.

Material:

Stahlblech, RAL 7035
Klemnteil: Aluminium, natur eloxiert

Breite mm	Höhe mm	Best.-Nr. CP
225	315	6013.000

Klemmboard in Verbindung mit Bedienehäuse VIP 6000:
Europa-Patent Nr. 0 839 093 mit Wirkung für DE, FR, GB, IT

! Zusätzlich wird benötigt:

Griffset SZ 2389.000, siehe Seite 1116
oder
Griffset für Comfort-Panel, siehe Seite 1115
oder
Griffset für VIP 6000, siehe Seite 1116
oder
Griffset für Optipanel, siehe Seite 1115
oder
Bügelgriff CP 6107.200, siehe Seite 1117.



Sichttafel mit Wandhalter

Zur Unterbringung von Prüfplänen, Dokumentationen usw. im Format DIN A4.

Montage:

- an Flächen,
- im 25 mm-Lochraster des TS Rahmens oder Schienensystems,
- am Griffset $\varnothing 20$ mm oder $\varnothing 25$ mm.

Lieferumfang:

Inkl. 10 St. Sichttafeln,
Wandhalter und Befestigungsmaterial.

VE	Best.-Nr. CP
1 Satz	6013.100

+ Zubehör:

Griffset SZ 2389.000, siehe Seite 1116
oder
Griffset für Comfort-Panel, siehe Seite 1115
oder
Griffset für VIP 6000, siehe Seite 1116
oder
Griffset für Optipanel, siehe Seite 1115
oder
Bügelgriff CP 6107.200, siehe Seite 1117.



Gehäuse-Flächenverbinder

Zur Aufnahme von:

- Ablage für Tastaturen (SM 2383.000)
- Optipanel Tastaturgehäuse für Frontplattenbreite = 19" CP 6384.009. Frontplattenhöhe und Einbautiefe (50 oder 100 mm) bitte zusätzlich zur Best.-Nr. angeben.

Material:

Aluminium-Strangpressprofil, natur eloxiert,
Abdeckung seitlich, Stahlblech RAL 7024.

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.


VE	Best.-Nr. SM
1 Satz	2383.010

Hinweis:

Andere Breiten auf Anfrage.



Anbau an Flächen

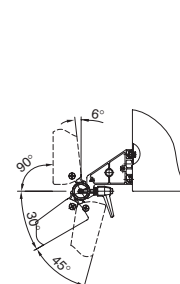

Anbau unter Flächen

