


Kabeleinführungsflansche

- Inklusive Dichtung
- Außenabmessung 250 x 160 mm
- Schutzart IP 55

Ausführung	Material	Farbe	VE	Best.-Nr. SV
1 14 x M25/32	Isolierstoff	RAL 7032	1 St.	9665.750
2 2 x M25/32/40, 1 x M32/40/50, 2 x M40/50/63	Isolierstoff	RAL 7032	1 St.	9665.760
3 mit Dichtungsmembranen 32 x Ø 7 – 16 mm, 4 x Ø 10 – 20 mm, 3 x Ø 14 – 26 mm	Isolierstoff	RAL 7032	1 St.	9665.770
4 mit Einführungsstutzen bis Ø 66 mm	Isolierstoff	RAL 7032	1 St.	9665.780
5 geschlossen	Stahlblech, lackiert	RAL 7035	4 St.	9665.785

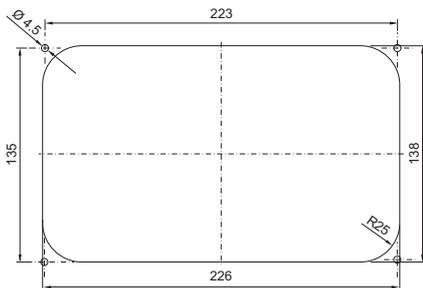

Ausschnittmaße für
SV 9665.750 bis SV 9665.785

