

# E-Box EB



## Systemausbau Seite 507

### Material:

- Gehäuse und Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung

### Oberfläche:

- Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: verzinkt

### Farbe:

- RAL 7035

### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

### Schutzart NEMA:

- NEMA 4

### Lieferumfang:


- Gehäuse mit scharnierter Tür
- 180°-Scharnier
- Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
- Montageplatte

### Approbationen:

- UL
- CSA
- TÜV
- Germanischer Lloyd
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas
- VDE

### Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

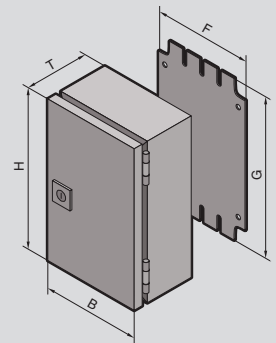

## Tiefe 80 mm

	VE	150	150	200	200	200	Seite
<b>Breite (B) mm</b>							
<b>Höhe (H) mm</b>		150	300	200	300	400	
<b>Tiefe (T) mm</b>		80	80	80	80	80	
Montageplattenbreite (F) mm		125	125	175	175	175	
Montageplattenhöhe (G) mm		135	285	185	285	385	
Materialstärke Gehäuse mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
Materialstärke Tür mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>1551.500</b>	<b>1545.500</b>	<b>1546.500</b>	<b>1552.500</b>	<b>1547.500</b>	
Gewicht kg		1,7	2,6	2,4	3,2	4,4	
<b>Zubehör</b>							
Wandbefestigungshalter	4 St.	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	587
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Montage-Clip	30 St.	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	614
Tragschienen		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	614
Kabelverschraubungen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	658
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
Schlosskastenabdeckung	2 St.	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	571
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	560

## Tiefe 120 mm

<b>Breite (B)</b> mm	VE	150	150	200	200	200	200	300	300	Seite
<b>Höhe (H)</b> mm		150	300	200	300	400	500	300	400	
<b>Tiefe (T)</b> mm		120	120	120	120	120	120	120	120	
Montageplattenbreite (F) mm		125	125	175	175	175	175	275	275	
Montageplattenhöhe (G) mm		135	285	185	285	385	485	285	385	
Materialstärke Gehäuse mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,38	1,38	
Materialstärke Tür mm		1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>1553.500</b>	<b>1548.500</b>	<b>1549.500</b>	<b>1554.500</b>	<b>1550.500</b>	<b>1557.500</b>	<b>1555.500</b>	<b>1556.500</b>	
Gewicht kg		2,0	3,0	2,8	3,6	5,0	6,2	5,0	6,4	
<b>Zubehör</b>										
Wandbefestigungshalter	4 St.	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	1590.000	587
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	2584.000	589
Montage-Clip	30 St.	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	2309.000	614
Tragschienen		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	614
Kabelverschraubungen		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	658
Erdungsbänder		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	644
Schlosskastenabdeckung	2 St.	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	2476.000	571
Verschluss-Systeme		ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	ab Seite	560

## Tiefe 155 mm

<b>Breite (B)</b> mm	VE	300		300		300		Seite
<b>Höhe (H)</b> mm		400		600		800		
<b>Tiefe (T)</b> mm		155		155		155		
Montageplattenbreite (F) mm		275		275		275		
Montageplattenhöhe (G) mm		385		585		785		
Materialstärke Gehäuse mm		1,38		1,38		1,38		
Materialstärke Tür mm		1,25		1,25		1,25		
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>1577.500</b>		<b>1578.500</b>		<b>1579.500</b>		
Gewicht kg		7,1		11,0		13,2		
<b>Zubehör</b>								
Wandbefestigungshalter	4 St.	1590.000		1590.000		1590.000		587
Mastbefestigung	1 Satz	2584.000		2584.000		2584.000		589
Montage-Clip	30 St.	2309.000		2309.000		2309.000		614
Tragschienen		s. Seite		s. Seite		s. Seite		614
Kabelverschraubungen		ab Seite		ab Seite		ab Seite		658
Erdungsbänder		s. Seite		s. Seite		s. Seite		644
Schlosskastenabdeckung	2 St.	2476.000		2476.000		2476.000		571
Verschluss-Systeme		ab Seite		ab Seite		ab Seite		560

