

Socket-Elemente vorne und hinten

Stahlblech für TS, TS-IT, SE, CM, TP, PC, IW

Socket-Element bestehend aus einer Blende und zwei vormontierten Eckstücken. Bei 200 mm hohen Socket-Elementen ist eine Blende zur Kabeleinführung zweigeteilt.

Material:

- Socket-Elemente: Stahlblech
- Abdeckkappen: Kunststoff

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- Abdeckkappen: RAL 9005/7035

Lieferumfang:

- 1 Satz =
- 2 Socket-Elemente, 4 Abdeckkappen, 4 Schrauben und Käfigmuttern M12 zur Montage am Schrank

! Zusätzlich wird benötigt:


- Je nach Anwendung/Belastung, Socket-Blenden, seitlich, siehe Seite 514

+ Zubehör:

- Bodenbefestigungsglasche 2817.000, siehe Seite 516

Technik im Detail:

Finden Sie im Internet

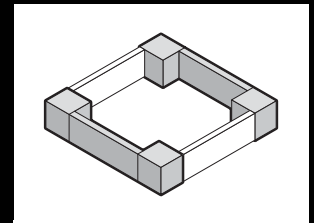

100 mm hoch, Farbe: RAL 7022

Für Schrankbreite mm	Ausführung	Best.-Nr.
300	geschlossen	8601.915
400	geschlossen	8601.400
500	geschlossen	8601.500
600	geschlossen	8601.600
800	geschlossen	8601.800
850	geschlossen	8601.850
1000	geschlossen	8601.000
1100	geschlossen	8601.300
1200	geschlossen	8601.200
1600	geschlossen	8601.920
1800	geschlossen	8601.980

200 mm hoch, Farbe: RAL 7022

Für Schrankbreite mm	Ausführung	Best.-Nr.
300	geschlossen	8602.915
400	geschlossen	8602.400
500	geschlossen	8602.500
600	geschlossen	8602.600
800	geschlossen	8602.800
850	geschlossen	8602.850
1000	geschlossen	8602.000
1100	geschlossen	8602.100
1200	geschlossen	8602.200
1600	geschlossen	8602.920
1800	geschlossen	8602.980

100 mm hoch, Farbe: RAL 7035

Für Schrankbreite mm	Ausführung	Best.-Nr.
300	geschlossen	8601.905
600	geschlossen	8601.605
800	geschlossen	8601.805

200 mm hoch, Farbe: RAL 7035

Für Schrankbreite mm	Ausführung	Best.-Nr.
300	geschlossen	8602.905
600	geschlossen	8602.605
800	geschlossen	8602.805