

Boden

Boden



Für Schranktiefe 1000 mm

A Bodenblech-Set	VE	Benötigte VE	Für Schrankbreite mm	
			600	800
Best.-Nr.				
Bodenblech geschlossen, mit Schiebblech, mehrteilig	1 Satz	1	5502.540	5502.550


Bodenblech-Module	VE	Benötigte VE	Für Schrankbreite mm	
			600	800

B 1 Modulblech nach Wahl				Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	2	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 50 mm	1 St.	1	5001.210	5001.211	
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240	
Modulblech, Tiefe 237,5 mm	1 St.	1	Kabeleinführung mit Bürste	7825.361	7825.381
			Belüftet	7825.360	7825.380
			Kabeleinführung mit Bürste hochdicht	7825.367	7825.387
			Kabeleinführung seitlich	-	7825.388

C 2 Modulbleche nach Wahl				Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	1	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 100 mm	1 St.	1	5001.214	5001.215	
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	1	5001.239	5001.240	
Modulblech, Tiefe 237,5 mm	1 St.	2	Kabeleinführung mit Bürste	7825.361	7825.381
			Belüftet	7825.360	7825.380
			Kabeleinführung mit Bürste hochdicht	7825.367	7825.387
			Kabeleinführung seitlich	-	7825.388

D Kabeleinführung hinten oder vorne				Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	2	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 100 mm	1 St.	1	5001.214	5001.215	
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	2	5001.239	5001.240	
Elastisches Klemmprofil	3 m	1	2573.000	2573.000	

E Kabeleinführung mittig				Best.-Nr.	
Bodenblech, Tiefe 250 mm	1 St.	2	5001.222	5001.223	
Bodenblech, Tiefe 100 mm	1 St.	1	5001.214	5001.215	
Schiebblech, Tiefe 150 mm	1 St.	2	5001.239	5001.240	
Profil zur Kabeleinführung, mittig	1 Satz	1	8802.060	8802.080	

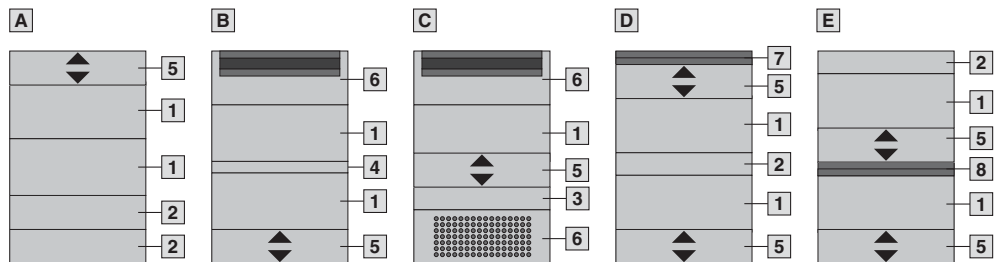

- 1 Bodenblech, Tiefe 250 mm
- 2 Bodenblech, Tiefe 150 mm
- 3 Bodenblech, Tiefe 100 mm
- 4 Bodenblech, Tiefe 50 mm
- 5 Schiebblech, Tiefe 150 mm
- 6 Modulblech, Tiefe 237,5 mm
- 7 Elastisches Klemmprofil
- 8 Profil zur Kabeleinführung, mittig

! Zusätzlich wird benötigt:

- Bodenaufnahme, siehe Seite 524