

### Zum Transport angereicher Schränke

- 7 Anreihwinkel für TS/TS
- 8 Anreihlasche für TS/TS und TS/PS

#### Hinweis:

- Zusätzlich kann zur Verstärkung der Anreihverbinder, außen (siehe Seite 544), verwendet werden
- Bei Krantransport größerer, schwerer Schrankkombinationen empfehlen wir zusätzlich den Einsatz von Kombiwinkeln 4540.000, siehe Seite 546

#### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Für Schutzart IP 55: auf halber Schrankhöhe je ein Anreih-Schnellverbinder, siehe Seite 543




**Hinweise** zum Transport von angereichten Schränken, siehe Seite 544

#### Beispiel A

- 1 2 Anreih-Schnellverbinder  
**8800.500**  
(siehe Seite 543)
- 7 4 Anreihwinkel  
**8800.430**  
(siehe Seite 545)

#### Beispiel B

- 1 2 Anreih-Schnellverbinder  
**8800.500**  
(siehe Seite 543)
- 7 2 Anreihwinkel  
**8800.430**  
(siehe Seite 545)
- 8 4 Anreihlaschen  
**4582.500**  
(siehe Seite 546)  
wenn die Anreihwinkel, bedingt durch Einbauten, wie z. B. Schwenkrahmen, groß, in vorderster Einbauposition nicht montiert werden können

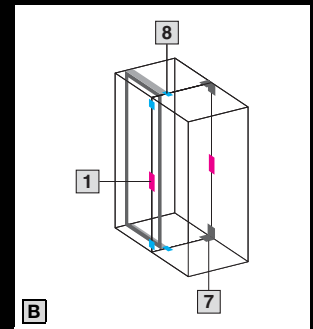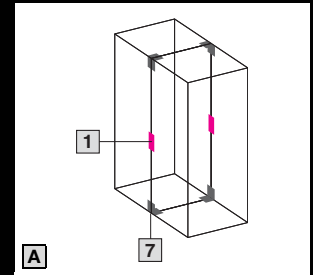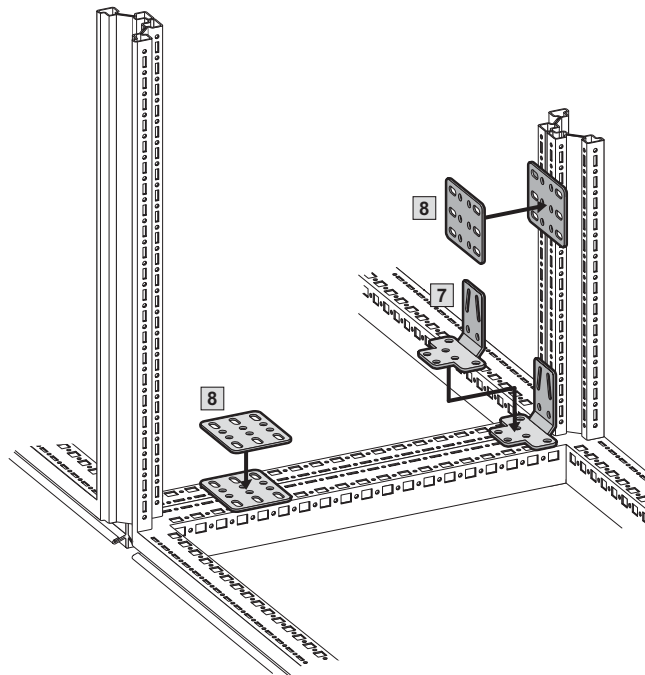

### 7 Anreihwinkel

#### für TS/TS

Die stabile Verbindung beim Transport angereicher Schränke.

Verschraubung wahlweise

- horizontal und vertikal mit 8 Blechschrauben
- horizontal mit 2 Schrauben und Einsteckmuttern M8, vertikal mit 4 Blechschrauben möglich

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Verzinkt

#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

VE	Best.-Nr.
4 St.	8800.430

