

Geräteböden zur Rahmenbefestigung

Geräteboden zur Rahmenbefestigung

Schrankbreite 600 und 800 mm für TS und zum Nachrüsten von bestehenden DK-TS Anwendungen

Zum Einbau in Schränke ohne 482,6 mm (19")-Aufnahme.

Maximale Tiefe der Geräteböden = Schranktiefe - 100 mm

Technische Daten:

- Befestigungsbolzen bzw. Befestigungsschienen in der Schranktiefe im Raster von 25 mm einbaubar
- Montagebohrung für Griffe vorhanden
- Geräteboden gelocht

Material:


- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

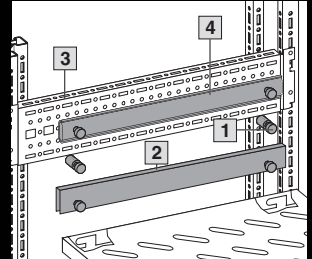

- 1 Befestigungsbolzen
- 2 Befestigungsschienen
- 3 Einbausatz
- 4 Teleskopschienen

Schrankbreite 600 mm

Belastbarkeit kg (Flächenlast, statisch)	50	50	50	50	100	100	100	100
Gerätebodentiefe mm	400	500	600	700	400	500	600	700
Gerätebodenhöhe mm	29	29	29	29	45	45	45	45
Best.-Nr.	7164.035	7165.035	7166.035	7166.735	7464.035	7465.035	7466.035	7466.735

Schrankbreite 800 mm


Belastbarkeit kg (Flächenlast, statisch)	50	50	50	50	100	100	100	100
Gerätebodentiefe mm	400	500	600	700	400	500	600	700
Gerätebodenhöhe mm	29	29	29	29	45	45	45	45
Best.-Nr.	7184.035	7185.035	7186.035	7186.735	7484.035	7485.035	7486.035	7486.735

! Zusätzlich wird benötigt:

TS System-Chassis 17 x 73 mm als Einbausatz für Schranktiefe mm, siehe Seite 606	500	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050	8612.050
	600	8612.060	8612.060	8612.060	8612.060	8612.060	8612.060	8612.060	8612.060
	800	8612.080	8612.080	8612.080	8612.080	8612.080	8612.080	8612.080	8612.080
	1000	8612.000	8612.000	8612.000	8612.000	8612.000	8612.000	8612.000	8612.000
	1200	8612.020	8612.020	8612.020	8612.020	8612.020	8612.020	8612.020	8612.020

+ Zubehör:

Teleskopschienen, siehe Seite 632	7061.000	7081.000	7161.000	7161.700	7064.000	7065.000	7066.000	7066.700
Griffe für Geräteböden, siehe Seite 633	5501.730	5501.730	5501.730	5501.730	5501.730	5501.730	5501.730	5501.730
Kabelträger, scharniert	siehe Seite 633							

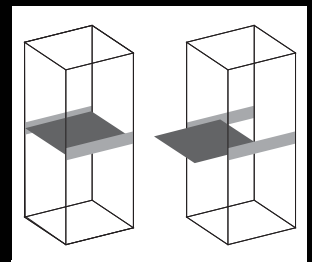

Geräteboden, ausziehbar

für TS, PC, IW

Zur direkten Montage am vertikalen TS Schrankprofil.

Belastbarkeit:

- 40 kg Flächenlast, statisch

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7015

Lieferumfang:

- Inkl. 2 Teleskopschienen

Für Schränke ¹⁾		Aufstellfläche		Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	
600	600	465	545	6902.960²⁾
600	800	465	745	6902.980

¹⁾ Bei Schränken ohne Montageplatte

²⁾ Können auch in 800 mm tiefe Schränke auf Basis TS montiert werden (hintere Befestigung ausziehbar)

