

Kabelführung

Flanschplatten

Metall-Flanschplatten

mit metrischer Vorprägung

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

Material:

– Stahlblech

Farbe:

– RAL 7035


Schutzart IP nach IEC 60 529:

– IP 66 bei Montage in üblicher Position, unten


Hinweis:

– Die verwendbare Größe ist der jeweiligen Produkt-Bestellseite zu entnehmen


Größe 2

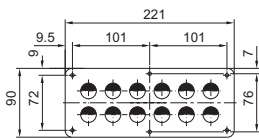

Größe 3

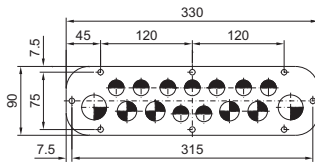

Größe 4

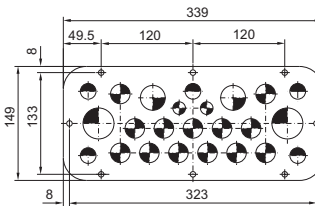

Größe	VE	Best.-Nr.
2	1 St.	1581.100
3	1 St.	2561.100
4	1 St.	2562.100
5	1 St.	2563.100

Anzahl Kabeleinführungen

Durchmesser						Best.-Nr.
M12	M16	M20	M25	M32	M40	
–	–	12	–	–	–	1581.100
–	–	9	4	2	–	2561.100
–	2	5	13	2	2	2562.100
1	–	12	11	8	4	2563.100



Zubehör:

– Kabelverschraubungen aus Polyamid oder Messing, siehe Seite 658

Größe 5

