


# Tastaturen, Ablagen und Schubladen

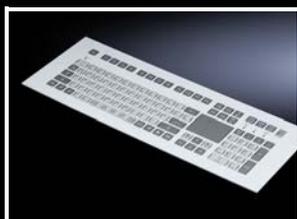

## Einbautastatur 19 1/4 HE

### mit integriertem Touchpad

Das integrierte Touchpad macht die zusätzliche, schutzartgerechte Installation einer Mouse überflüssig und minimiert somit den Verkabelungsaufwand. Die Kurzhubtasten lassen sich durch Randprägungen gut erkennen, mit geringem Kraftaufwand bedienen und bieten eine gute taktile Rückmeldung.

### Vorteile:

- Separater Ziffernblock ermöglicht schnelles Eingeben von Parametern
- Geschlossene und abwaschbare Oberfläche
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit nach DIN 42 115

### Technische Daten:

- Tastenanzahl: 105
- Abmessungen Frontplatte: 482,6 x 177,0 mm (19" x 4 HE)
- Einbautiefe: 23 mm
- 12 rückseitige Gewindebolzen M5 x 20
- Schaltweg/-kraft: 0,3 mm/2,6 N
- Lebensdauer: 3 Mio. Schaltspiele
- Betriebstemperatur: -40°C...+90°C
- Auflösung Touchpad, kapazitiv: 40 Punkt/mm
- Schnittstellen: USB

### Material:

- Frontplatte: Aluminium

### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 65 (frontseitig)


### Lieferumfang:

- Inkl. Y-Anschlusskabel, Länge 1,8 m
- USB-Stecker
- Dichtung
- Bohrschablone
- Befestigungsmaterial für Flächen

Tastaturlayout	VE	<b>Best.-Nr.</b>
deutsch	1 St.	<b>6446.030</b>

### ! Zusätzlich wird benötigt:

- Befestigungssatz 6053.800 (bei Einbau in Comfort-Panel), siehe Seite 705
- Befestigungssatz 6053.500 (bei Einbau in Optipanel), siehe Seite 705

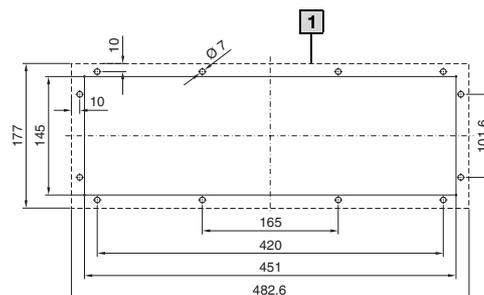

1 Auflagefläche



## Klapplade

### für Tastatur und Mouse

Zum Einbau in

- 600 und 800 mm breite Türen
- 19"-Schwenkrahmen und -Schränke

Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A, siehe Seite 570 und Sicherheitszylinder 2571.000, siehe Seite 571

### Material:

- Klappe: Stahlblech
- Seitenteile: Aluminium-Guss
- Wanne: Aluminium-Strangpressprofil

### Oberfläche:

- Klappe, Seitenteile: Strukturlack
- Wanne: natur eloxiert

### Farbe:

- Klappe, Seitenteile: RAL 7035


### Schutzart:

- IP 55 nach EN 60 529

### + Zubehör:

- Ablage für Mousepad, ausziehbar, siehe Seite 709

### Montageausschnitt

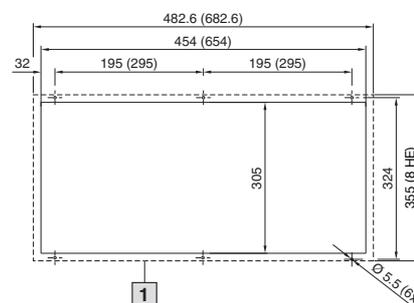

1 Auflagefläche

Für Türbreite mm	Außenmaß B x H x T mm	Einbautiefe mm	Max. Tastaturgröße B x H x T mm	Best.-Nr.
600	482,6 (19") x 355 (8 HE) x 126	93	405 x 50 x 250 405 x 50 x 195 <sup>1)</sup>	<b>2379.600</b>
800	682,6 x 355 (8 HE) x 126	93	605 x 50 x 250 605 x 50 x 195 <sup>1)</sup> 475 <sup>1)</sup> x 50 x 250	<b>2379.800</b>

<sup>1)</sup> Max. Tastaturgröße mit Halter für Mouse