

## Montagerahmen, 482,6 mm (19")

### für TS, TS IT

Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüsts. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert.

Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.

#### Material:

- Stahlblech

#### Oberfläche:

- Grundiert

#### Farbe:

- RAL 9005

#### Belastbarkeit:

- Bis zu 10.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.


 
#### Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

#### Hinweis:

- Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüsts bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich

Für Schrankbreite mm	Für Schrankhöhe mm	Einbaulage	VE	Best.-Nr.
600	1800	vorne	1 St.	<b>5501.242</b>
600	1800	hinten	1 St.	<b>5501.245</b>
800	1800	vorne	1 St.	<b>5501.252</b>
800	1800	hinten	1 St.	<b>5501.255</b>
600	2000	vorne	1 St.	<b>5501.262</b>
600	2000	hinten	1 St.	<b>5501.265</b>
800	2000	vorne	1 St.	<b>5501.272</b>
800	2000	hinten	1 St.	<b>5501.275</b>
600	2200	vorne	1 St.	<b>5501.282</b>
600	2200	hinten	1 St.	<b>5501.285</b>
800	2200	vorne	1 St.	<b>5501.292</b>
800	2200	hinten	1 St.	<b>5501.295</b>

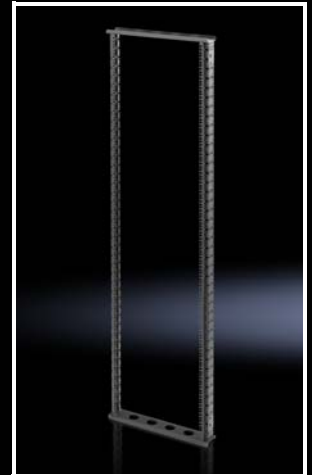

## Luftleitbleche für TS IT 19"-Montagerahmen

Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.

#### Anwendungen:

- Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.

#### Material:

- Stahlblech
- Blindpanel: Kunststoff, nach UL 94-V0
- Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0

#### Oberfläche:

- Lackiert

#### Farbe:

- RAL 9005

#### Lieferumfang:

- Luftleitblech mit umlaufender Bürstenleiste

Für Schrankbreite mm	Für Schrankhöhe mm	Produktspezifischer Lieferumfang	VE	Best.-Nr.
600	1200	–	1 St.	<b>5501.855</b>
800	1200	1 Blindpanel, 3 HE	1 St.	<b>5501.865</b>
600	1800	–	1 St.	<b>5501.875</b>
800	1800	2 Blindpanel, 3 HE	1 St.	<b>5501.885</b>
600	2000	–	1 St.	<b>5501.905</b>
800	2000	2 Blindpanel, 3 HE	1 St.	<b>5501.915</b>
600	2200	–	1 St.	<b>5501.925</b>
800	2200	2 Blindpanel, 3 HE	1 St.	<b>5501.935</b>

