

# Anreih-Schranksystem VX25



## Systemausbau Seite 78

### Material und Oberfläche:

- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Dach: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Tür: Stahlblech, 2 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Bodenblech: Stahlblech, 1,5 mm, tauchgrundiert und pulverbeschichtet, Strukturlack
- Montageplatte: Stahlblech, 3 mm, verzinkt

### Farbe:

- RAL 7035

### Schutzart IP nach IEC 60 529:

- IP 66

### Schutzart NEMA:


- NEMA 4

### Lieferumfang:

- Schrankgerüst
- Tür (Anschlag rechts, auf links wechselbar)
- Dachblech
- Boden
- Rückwand
- Montageplatte
- Verschluss: 3 mm Doppelbart
- 2 Montageschienen 18 x 39 mm

### Approbationen:

- UL
- cUL

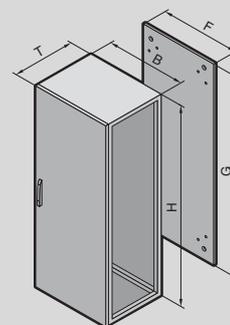

## IP 66/NEMA 4

Best.-Nr.	1 St.	8807.000	
<b>Breite (B) mm</b>	VE	800	Seite
<b>Höhe (H) mm</b>		2000	
<b>Tiefe (T) mm</b>		600	
Montageplattenbreite (F) mm		699	
Montageplattenhöhe (G) mm		1896	
<b>Best.-Nr.</b>	1 St.	<b>8807.000</b>	
<b>Zubehör</b>			
Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 100 mm	2 St.	8620.003	85
Sockel-Blenden, seitlich, 100 mm	2 St.	8620.033	86
Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blende, vorne und hinten, 200 mm	2 St.	8620.023	85
Sockel-Blenden, seitlich, 200 mm	2 St.	8620.043	86
Nivellierfüße	4 St.	4612.000	91
Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech	2 St.	8106.245	96
Anreihlasche, innen	6 St.	8617.500	106
Anreihblock, innen	6 St.	8617.501	106
Anreihverbinder, außen	6 St.	8617.502	106
Komfortgriff VX für Verschluss-Einsätze	1 St.	8618.200	120
Komfortgriff VX für Profilhalbzylinder	1 St.	8618.250	120
Schaltplantasche, Stahlblech, Tiefe 35 mm	1 St.	4118.500	127
Schaltplantasche, Stahlblech, Tiefe 90 mm	1 St.	4118.000	127
Systemleuchte LED		s. Seite	163
Kabelkanal		s. Seite	186
Kabelabfangschiene, Winkelprofil	2 St.	8619.420	187