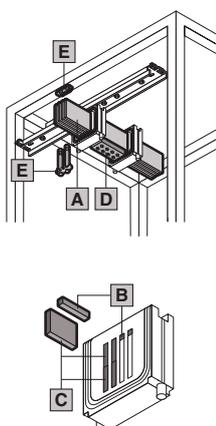
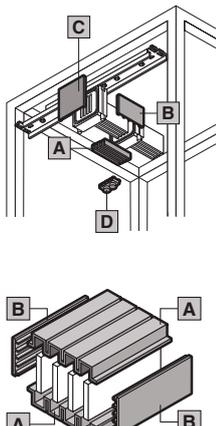


Sammelschienensysteme Flat-PLS

Systemkomponenten

Sammelschienen und Zubehör für Halter				Flat-PLS 60	Flat-PLS 100								
				Best.-Nr. SV	Best.-Nr. SV								
						A Sammelschienen E-Cu nach DIN EN 13 601. Länge: 2400 mm/Schiene							
						Abmessungen mm		Gewicht/Schiene kg		VE			
						40 x 10		8,55		3 St.		3587.000	
						50 x 10		10,68		3 St.		3588.000	
						60 x 10		12,82		3 St.		3589.000	
						80 x 10		17,09		3 St.		3590.000	
100 x 10		21,44		3 St.		3590.010							
B Distanzstücke – Bei einer Schienenbreite von < 60/100 mm ist das Distanzstück zu verwenden.													
E-Cu Abmessungen mm		Erforderliche Anzahl der Distanzstücke je Kammer		VE									
40 x 10		2 St.		16 St.		9676.007		9676.007					
50 x 10		1 St.											
80 x 10		2 St.											
C Füllstücke – Bei Einsatz von nur 1, 2 oder 3 Schienen sind die freien Schienenplätze mit den Füllstücken zu schließen.													
				VE									
Flat-PLS 60		2 St. je freier Schienenplatz		16 St.		9676.008		9676.008					
Flat-PLS 100		3 St. je freier Schienenplatz											
D Längsverbinder E-Cu zur bohrungslosen Verbindung von Flat-PLS Sammelschienensystemen.													
Anzahl der Teilleiter je Leiter		Für Sammelschienen- breite mm		Schraube		VE							
2		40 – 100		1)		1 St.		9676.621					
3 oder 4		40 – 100		1)		1 St.		9676.641					
1) Muss entsprechend der Sammelschienenbreite B zusätzlich bestellt werden (Länge = B + 40 mm, siehe Seite 335).													
E Sammelschienenkrallen für Flat-PLS													
Für Sammelschienenbreite bis mm		Schraube		VE									
2 x B x 10		1)		1 St.		9676.017		9676.017					
3 x B x 10		1)		1 St.		9676.018		9676.018					
4 x B x 10		1)		1 St.		9676.019		9676.019					
1) Muss entsprechend der Sammelschienenbreite B zusätzlich bestellt werden (Länge = B + 20 mm, Schraubverbindungen, siehe Seite 335).													

Berührungsschutz				Flat-PLS 60	Flat-PLS 100										
				Best.-Nr. SV	Best.-Nr. SV										
						Abdeckprofile für Flat-PLS									
						Für System		Anzahl Schienen pro Leiter		Für Sammel- schienen- breite mm		Länge mm		VE	
						A Kantenabdeckprofil für Schienensysteme ohne Abstand zwischen den Teilleitern		1		–		1000		10 St.	
								2		–		1000		10 St.	
								3		–		1000		10 St.	
						A Kantenabdeckprofil für Schienensysteme mit 10 mm Abstand zwischen den Teilleitern		2		–		1000		10 St.	
3		–		1000				10 St.							
4		–		1000				10 St.							
B Seitenabdeckprofil für Schienensysteme, passend zu Kanten- abdeckprofilen		–		60		1000		10 St.							
		–		80		1000		10 St.							
		–		100		1000		10 St.							
C Endabdeckungen für Sammelschienenhalter Flat-PLS															
Für Flat-PLS 60 und Flat-PLS 100						VE									
						2 St.		9676.006							
D Abdeckungen für Sammelschienenkrallen															
Anzahl Schienen pro Leiter		Für Sammelschienenkralle		VE											
2		SV 9676.017 SV 9676.832		8 St.		9676.046		9676.046							
3		SV 9676.018		8 St.		9676.047		9676.047							
4		SV 9676.019		8 St.		9676.048		9676.048							