

# TopTherm Filterlüfter



**Luftleistungen inkl. Austrittsfilter und Schutzarten** Seite 323 **Zubehör für Klimatisierung** Seite 369 **Software Therm** Seite 385

Energieeffiziente Ausführung der TopTherm Filterlüfter mit Diagonal-Lüfertechnologie. Lüfter 3240.500 bis 3245.510 regel- und überwachbar. Über die standardmäßig integrierte Steuer-schnittstelle mit Tachosignal-Ausgang ist die Ansteuerung des Lüfters sowie eine Überwachung der Lüfterdrehzahl und -funktion möglich.

**Farbe:**

– RAL 7035

**Lieferumfang:**

– Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Filtermatte

**Hinweis:**

– Für einen noch effizienteren Betrieb oder zur Überwachung der Filterlüfter wird der Einsatz der Drehzahlregler EC für EC-Filterlüfter empfohlen

**Approbationen:**


Finden Sie im Internet

**Kennlinienfelder:**

Finden Sie im Internet

**Technik im Detail:**

Finden Sie im Internet

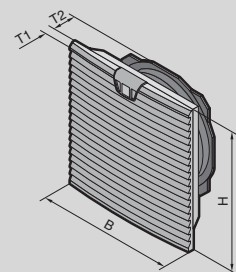

## Luftleistung 55 – 230 m<sup>3</sup>/h, mit EC-Technologie

Best.-Nr.	VE	3238.500	3239.500	3240.500	3241.500	Seite
Steuerschnittstelle		–	–	■	■	
Bemessungsbetriebsspannung V, ~, Hz		200 - 240, 1~, 50/60	200 - 240, 1~, 50/60	200 - 240, 1~, 50/60	200 - 240, 1~, 50/60	
<b>Luftleistung freiblasend m<sup>3</sup>/h</b>		<b>55</b>	<b>105</b>	<b>180</b>	<b>230</b>	
Bemessungsstrom A		0,05	0,05	0,12	0,17	
Vorsicherung A		6	6	6	6	
Leistungsaufnahme W		6	6	11	16	
Breite (B) mm		148,5	204	255	255	
Höhe (H) mm		148,5	204	255	255	
Tiefe (T1) mm		16	24	25	25	
Maximale Einbautiefe (T2) mm		58,5	90	107	107	
Erforderlicher Montageausbruch (BxH) mm		124 x 124	177 x 177	224 x 224	224 x 224	
Ventilator		Diagonal, EC-Motor	Diagonal, EC-Motor	Diagonal, EC-Motor	Diagonal, EC-Motor	
Betriebstemperaturbereich		-20°C...+55°C	-20°C...+55°C	-25°C...+55°C	-25°C...+55°C	
Lagertemperaturbereich		-30°C...+70°C	-30°C...+70°C	-25°C...+70°C	-25°C...+70°C	
Schalldruckpegel dB(A)		49	53	47	52	

**Zubehör**

Austrittsfilter	1 St.	3238.200	3239.200	3240.200	3240.200	372
Ersatzfiltermatten		s. Seite	s. Seite	s. Seite	s. Seite	371
Feinfiltermatten	5 St.	3238.055	3181.100	3182.100	3182.100	371
Strahlwasserhaube	1 St.	3238.080	3239.080	3240.080	3240.080	372
Blindabdeckung	2 St.	3238.020	3239.020	3240.020	3240.020	372
Drehzahlregler EC		–	–	ab Seite	ab Seite	380
Schaltschrank-Innentemperaturregler	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	379
Digitale Schaltschrankinnen-Temperatur-anzeige und -regler	1 St.	3114.200	3114.200	3114.200	3114.200	379
Hygrostat	1 St.	3118.000	3118.000	3118.000	3118.000	380